


EX-APM 29/40

Ex-Adapter, Kunststoff, Pg29-M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

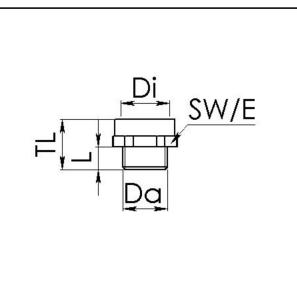

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	29
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	40
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	15,5 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	30 mm
Form	A
Produktfarbe	RAL 9005
Ausstattung	Inkl. Anschlußgewindedichtring
Bestellnr. RAL 9005	10064769
Typ	EX-APM 29/40
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000938

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

MUG 29

10060686

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ✉ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

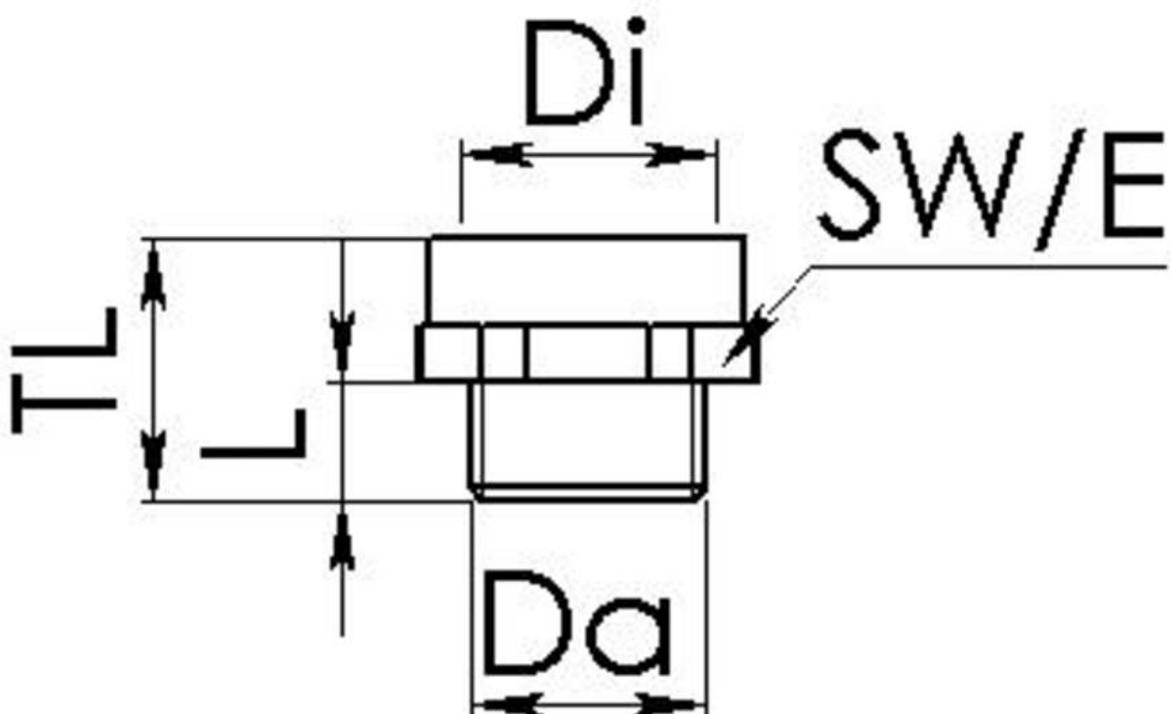

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com