

GM 24

Gegenmutter, Messing nach DIN 89280, M24



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindesteigung	M
Ø Anschlussgewinde D	24
Steigung	1,5
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	35 mm
Gesamtlänge TL	5 mm
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	50011420
Typ	GM 24
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000940

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

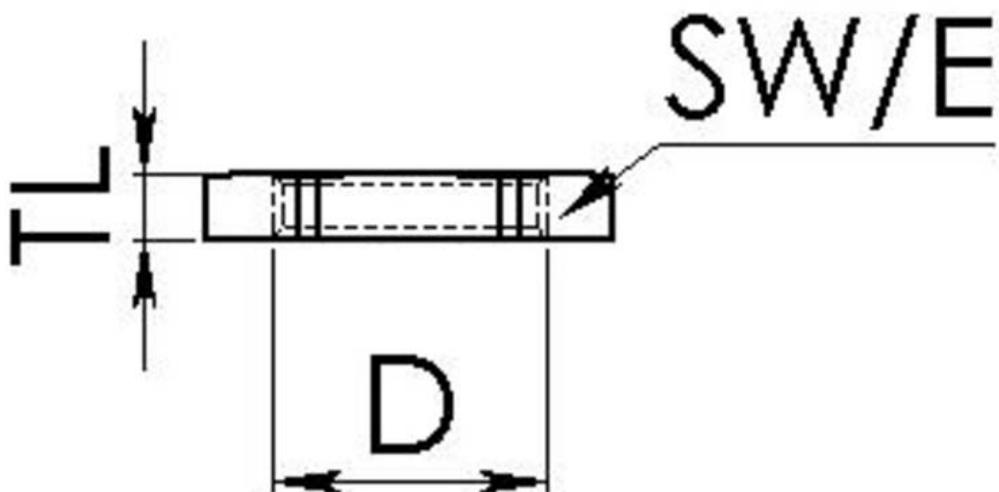

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com