
 


CKM 32 V0 LG

Teilbare Kabelverschraubung mit Gegenmutter, Kunststoff, RAL 7035, M32

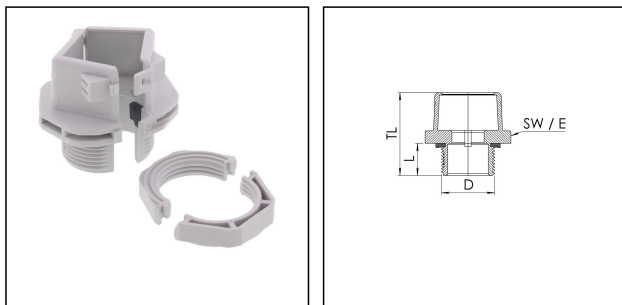

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPE UL94-V0
Schutzart	IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Schlüsselweite SW	38 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	39 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	CKM 32 V0 LG
Bestellnr. RAL 7035	10108665
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441


Zusatzinformation:

- inklusive teilbarer Gegenmutter
- passende Dichteinsätze: CDKG

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

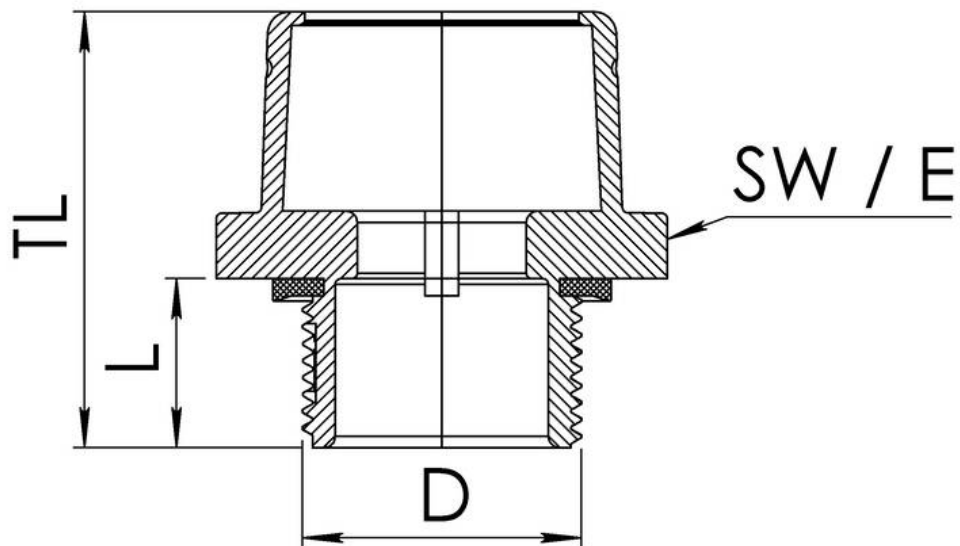

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten