

Universal Steckergehäuse aus Kunststoff


Mit geradem und seitlichem Kabelausgang / UNC4-40

Temperaturbereich -40° bis $+85^{\circ}\text{C}$

Universal connector plastic hood



With straight and side cable exit / UNC4-40

Temperature range -40° to $+85^{\circ}\text{C}$

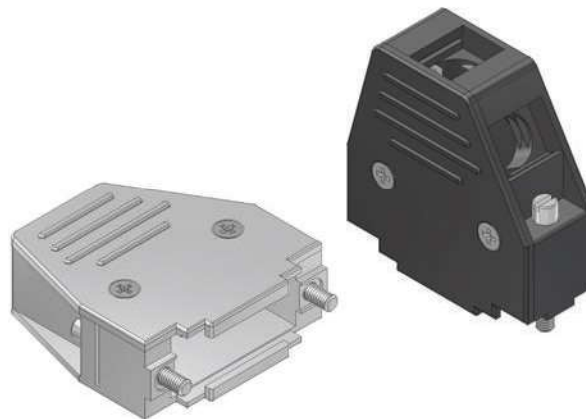

- Thermoplastisches Material ABS, standard und metallisiert
- Mit Kabelbride aus Metall
- Zwei montierte Schrauben zur Befestigung auf das Gegenstück

- Thermoplastic material ABS, standard and metalized
- With metal strain relief
- Two assembled screws for fixing the counterpart

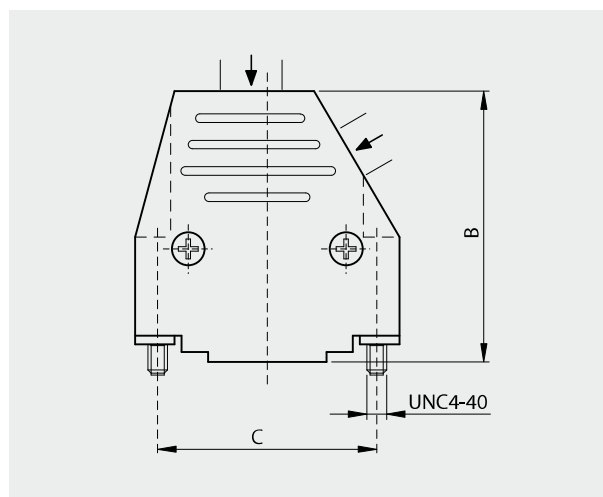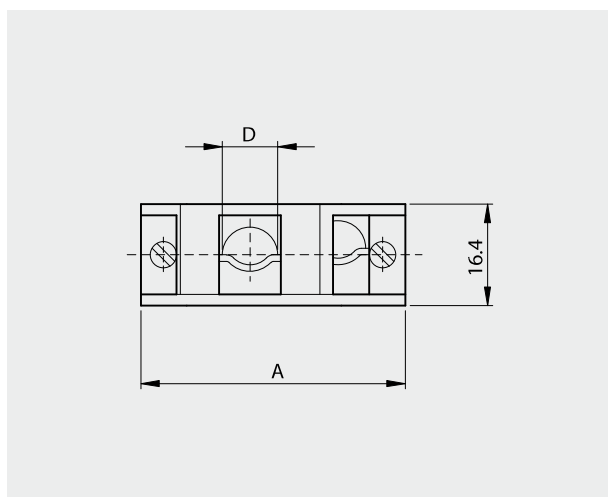

Typ	A	B	C	$\varnothing D$
DC(M) 09	32.0 mm	39.6 mm	25.00 mm	07.0 mm
DC(M) 15	40.2 mm	41.2 mm	33.30 mm	09.2 mm
DC(M) 25	54.0 mm	45.0 mm	47.04 mm	11.0 mm
DC(M) 37	70.6 mm	50.0 mm	63.50 mm	12.0 mm

Bestellbezeichnung

schwarz mit Hebeschraube UNC4-40

black with fixing screw UNC4-40

Polzahl	Als Set verpackt	Einzelteile Bulk verpackt
No. of pos.	Kit package	Single parts in bag, bulk package
09	DC 09 UN4	DC 09 UN4 HM
15	DC 15 UN4	DC 15 UN4 HM
25	DC 25 UN4	DC 25 UN4 HM
37	DC 37 UN4	DC 37 UN4 HM

Mit Farbbezeichnung ab 1'000 Stück

With color code from 1'000 pieces

Order information

metallisiert mit Hebeschraube UNC4-40

metalized with fixing screw UNC4-40

Dämpfung / Attenuation = min. 40 db bei / at 100 MHz

Polzahl	Als Set verpackt	Einzelteile Bulk verpackt
No. of pos.	Kit package	Single parts in bag, bulk package
09	DCM 09 UN4	DCM 09 UN4 HM
15	DCM 15 UN4	DCM 15 UN4 HM
25	DCM 25 UN4	DCM 25 UN4 HM
37	DCM 37 UN4	DCM 37 UN4 HM

C1 red

C9 white

C4 yellow

C7 blue

C10 grey

