


焊接图



生产

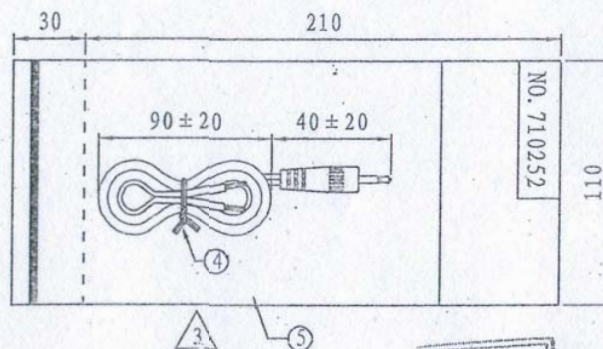

电气测试

1. 100%导通、短路、断路、错位测试
2. 导通电阻: $<1\Omega$
3. 绝缘阻抗: DC300V, $>20M\Omega$

* 铜头焊点需打磨

包装方式:

1. 每PCS用PE袋包装
2. 每箱预计装500PCS, 实际包装数量以出货数量为准

A/4	2009.04.24	ECN090424001	更正DP-0047模具图
A/3	2009.03.12	ECN090312001	变更PE袋规格
版本	日期	描述	变更内容

5	94-230110-100	PE 袋	(210+30)*110*0.04mmPE吊袋 印: 710252, 符合ROHS.	1PCS
4	92-020701-000	扎 带	70mm黑色PVC扎带, 符合ROHS.	1PCS
3	80-051045-000	胶 料	45P黑色PVC插头料, 符合ROHS.	1.6g
2	62-115022-002	端 子	$\Phi 2.5 \times 20$ 单声公插镀镍黑胶芯带4.5盘颈长11	1PCS
1	12-201202-000	线 材	$\Phi 1.8 \times 3.6$ (20/0.12AS) *2F黑/黑白注, 符合ROHS. 裁线长度L=1200 ± 10mm	1PCS
序号	料 号	品 名	规格描述	数量
未注明公差		EST 深圳市鹏毅实业有限公司 Pang Ngai Industrial CO., LTD		2.5单声道 TO OPEN, L=1.2M
X.		批 准	电 核	绘 制
X		FC P/N: C04-000001		单位 mm
XX		FC S/N:		页数 1/1
		CEI P/N: 710252		