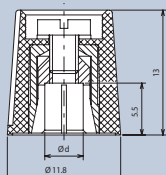
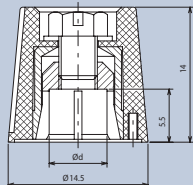
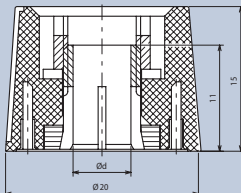
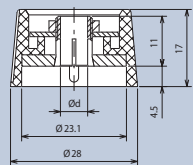
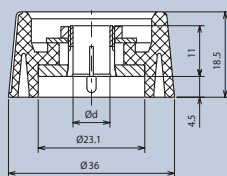
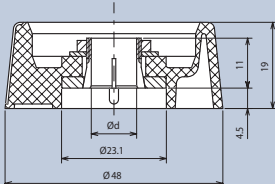


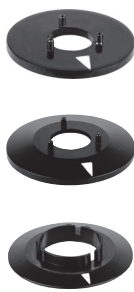
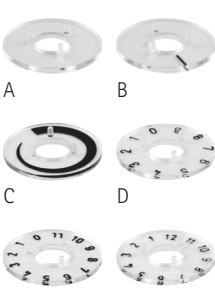
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunststoff-Drehknopf-System mit Spannzangenbefestigung

Plastic Turning Knob System with Collet Fixing

Knöpfe · Knobs				Abdeckkappen · Caps	
Farbenschlüssel · Color Key ● rot · red ● blau · blue ● schwarz · black ● gelb · yellow ● grau · grey ● grün · green					
		Ø d	ohne Markierung without marking	mit Markierung with marking	glänzend bright
		3 4 4	■ 330.3 ■ 330.4 ■ 330.404	■ 330.31 ■ 330.41 —	■ 499.642 ■ 499.643 ■ 499.644 ■ 499.646 ■ 499.647 ■ 499.648
		4 6 6	■ 331.4 ■ 331.6 ■ 331.604	■ 331.41 ■ 331.61 ■ 331.614	■ 499.642 ■ 499.643 ■ 499.644 ■ 499.646 ■ 499.647 ■ 499.648
		4 4 6 6	■ 332.4 ■ 332.404 ■ 332.6 ■ 332.604	■ 332.41 ■ 332.414 ■ 332.61 ■ 332.614	■ 332.662 ■ 332.663 ■ 332.664 ■ 332.666 ■ 332.667 ■ 332.668
		6 6	■ 333.6 ■ 333.604	■ 333.61 ■ 333.614	■ 333.662 ■ 333.663 ■ 333.664 ■ 333.666 ■ 333.667 ■ 333.668
		6 6 8	■ 334.6 ■ 334.604 ■ 334.8	■ 334.61 — ■ 334.81	■ 334.662 ■ 334.663 ■ 334.664
		6 6 8 10	■ 335.6 ■ 335.604 ■ 335.8 ■ 335.9	■ 335.61 — ■ 335.81 ■ 335.91	■ 335.662 ■ 335.663 ■ 335.664

Zubehör

Accessories

Mutterabdeckungen · Nut Coverings		Zeiger · Pointers	Zeigerscheiben · Pointer Dials		Grundplatten · Base Plates
 ohne Zeiger without Pointer	 mit Zeiger with Pointer				
 ■ 330.120	 ■ 330.130	 ■ 330.100 ■ 330.101 ■ 330.102	 ■ 330.250	 A ... 330.200 B ... 330.201 C ... 330.202 D ... 330.203 E ... 330.204 F ... 330.205	 ■ 330.300
 ■ 331.120	 ■ 331.130 ■ 331.132	 ■ 331.100 ■ 331.101 ■ 331.102	 ■ 331.250	 A ... 331.200 B ... 331.201 C ... 331.202 D ... 331.203 E ... 331.204 F ... 331.205	 ■ 331.300
 ■ 332.120	 ■ 332.100 ■ 332.101 ■ 332.102	 ■ 4332.100	 ■ 332.250	 A ... 332.200 B ... 332.201 C ... 332.202 D ... 332.203 E ... 332.204 F ... 332.205	 ■ 332.300
		 ■ 333.100 ■ 333.101 ■ 333.102	 ■ 333.250	 A ... 333.200 B ... 333.201 C ... 333.202 D ... 333.203 E ... 333.204 F ... 333.205	 ■ 333.300
		 ■ 334.100 ■ 334.101 ■ 334.102		 A ... 334.200 B ... 334.201	Feststeller · Arrestor  mit Anzeige with indication h = 7,5 329.15 h = 12 329.14 ohne Anzeige without indication h = 7,5 329.05 h = 12 329.04
		 ■ 335.100 ■ 335.101 ■ 335.102		 A ... 335.200 B ... 335.201	