


## Datenblatt / Data Sheet

### LED-Lampe BA9s mit Brückengleichrichter, superhell

LED-Bulb BA9s with bridge rectifier, superbright

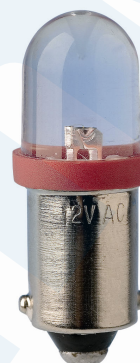

## Technische Daten / technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics					
	59091211	59091212	59091213	59091214	59091215	59091226
Artikelnummer / Item no.	59091211	59091212	59091213	59091214	59091215	59091226
Farbe / Color	rot red	gelb yellow	ultragrün ultra green	blau blue	weiß white	warmweiß warm white
Spannung / Voltage	12V AC/DC					
Strom / Current	20mA					
Lichtstrom / Luminous flux	0.7lm	0.6lm	1.5lm	1.0lm	2.4lm	2.2lm
Abstrahlwinkel / Beam angle	45°					
Abmessungen (ØxH) / Dimensions (Øxh)	Ø10 x 28 mm					
Sockel / Socket	BA9s					
Umgebungstemp. ta / Ambient temp. ta	-30°C ~ +85°C					
Lagertemperatur / Storage temperature	-40°C ~ +100°C					
Material / Material	Kunststoff klar / Plastic clear					
Merkmal / Feature	Superhell / superbright					

### Abmaße / Dimensions:

