



 
430 Miniatur Push-Pull Steckverbinder Miniature Push-Pull Connectors

Polzahl	Contacts	3, 4, 5, 7, 8
Strom	Rated current	4 A - 1 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	125 V
Schutzart	Degree of protection	IP 40/IP 67
Kontaktoberfläche	Contact plating	Au
Anschluss	Termination	löten/solder

Der neue Steckverbinder der Serie 430 mit einem Kabeldurchlass von 3,5-5mm, ergänzt die bestehende Push-Pull Familie. Der schirmbare Mini Push-Pull wird in 3-, 4-, 5-, 7- und 8-poligen Ausführungen als Flansch- oder Kupplungsstecker produziert. Im gesteckten Zustand, erfüllt der Steckverbinder die Schutzart IP40/IP67. Die schnelle und sehr sichere Handhabung in Verbindung mit der 360°-EMV-Schirmung, bietet ein breites Anwendungsfeld für diese Steckverbinderreihe.

The connectors of the new 430 series complete the already existing push-pull product family with cable inlets from 3,5 to 5mm. The shieldable Mini Push-Pull connector is offered in 3, 4, 5, 7 and 8 pole socket and cable versions. In mated condition the connector meets a protection degree of IP40/IP67. The very quick and safe handling combined with the 360° EMI shielding opens a broad field of application for these connector series.

Kabelstecker
Male cable connector



Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	99-4905-00-03
4	99-4909-00-04
5	99-4913-00-05
7	99-4925-00-07
8	99-4929-00-08






Miniatür Push-Pull Steckverbinder Miniature Push-Pull Connectors


Kabeldose
Female cable connector




Flanschstecker, geschirmt, IP67
Male socket, shielded, IP67

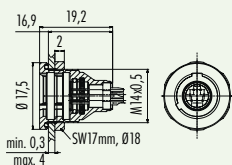


Flanschdose, geschirmt, IP67
Female socket, shielded, IP67

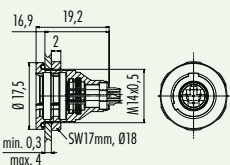

Flanschstecker, geschirmt, IP67,
von vorn verschraubbar
Male socket, shielded, IP67,
front fastened

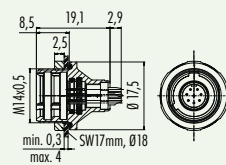

Flanschdose, geschirmt, IP67,
von vorn verschraubbar
Female socket, shielded, IP67,
front fastened

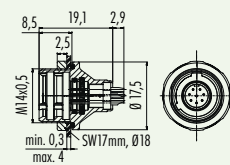

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	99-4906-00-03
4	99-4910-00-04
5	99-4914-00-05
7	99-4926-00-07
8	99-4930-00-08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	09-4907-00-03
4	09-4911-00-04
5	09-4915-00-05
7	09-4927-00-07
8	09-4931-00-08
3	09-4907-015-03
4	09-4911-015-04
5	09-4915-015-05
7	09-4927-015-07
8	09-4931-015-08
3	09-4907-025-03
4	09-4911-025-04
5	09-4915-025-05
7	09-4927-025-07
8	09-4931-025-08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	09-4908-00-03
4	09-4912-00-04
5	09-4916-00-05
7	09-4928-00-07
8	09-4932-00-08
3	09-4908-015-03
4	09-4912-015-04
5	09-4916-015-05
7	09-4928-015-07
8	09-4932-015-08
3	09-4908-025-03
4	09-4912-025-04
5	09-4916-025-05
7	09-4928-025-07
8	09-4932-025-08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	09-4907-081-03
4	09-4911-081-04
5	09-4915-081-05
7	09-4927-081-07
8	09-4931-081-08
3	09-4907-080-03
4	09-4911-080-04
5	09-4915-080-05
7	09-4927-080-07
8	09-4931-080-08

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	09-4908-081-03
4	09-4912-081-04
5	09-4916-081-05
7	09-4928-081-07
8	09-4932-081-08
3	09-4908-080-03
4	09-4912-080-04
5	09-4916-080-05
7	09-4928-080-07
8	09-4932-080-08