

**Isolierkörpermaterial**

PBT, UL94V-0

**Kontaktmaterial**

Messing

**Kontaktfläche**

Ni, Au

**Kontaktwiderstand**

20mΩ max

**Isolationswiderstand**

1000MΩ min

**Strombelastbarkeit**

3A

**Betriebstemperatur**

-40°C - +105°C

**Betriebsspannung**

250V AC

**Prüfspannung**

1000V AC

**Verpackung**

Blisterverpackung

**Insulator material**

PBT, UL94V-0

**Contact material**

Brass

**Plating**

Ni, Au

**Contact resistance**

20mΩ max

**Insulation resistance**

1000MΩ min

**Current rating**

3A

**Operating temperature**

-40°C - +105°C

**Operating voltage**




250V AC

**Test voltage**


1000V AC

**Packing**

Tray packing

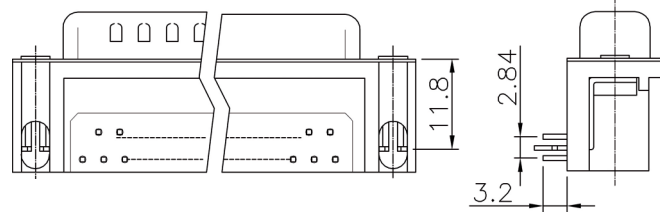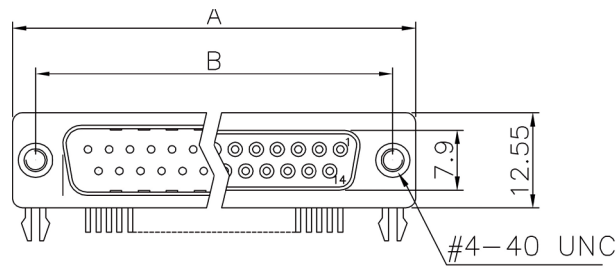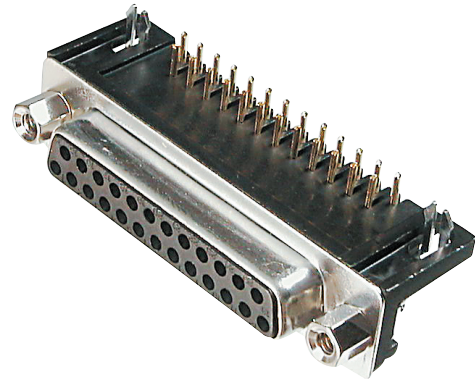

Dimensions		
No. of contacts	A	B
09	30.81	25.0
15	39.14	33.3
25	53.04	47.1
37	69.32	63.5

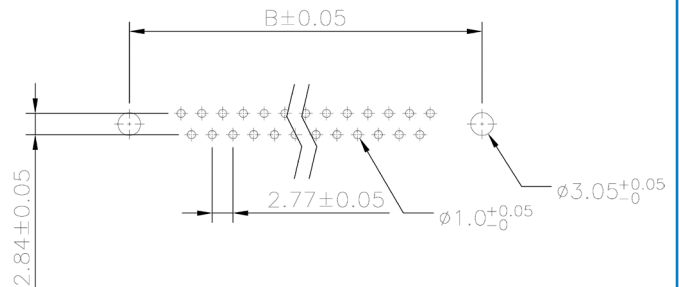

**Bestellcode / Ordercode**

**Kontaktart**

- F - Buchse
- S - Stecker

**Contact style**

- F - Female
- S - Male

**Polzahl**

- 09 / 15 / 25 / 37

**No. of contacts**

- 09 / 15 / 25 / 37

**Ausführung**

- T1 - mit Befestigungsbolzen UNC
- T3 - ohne Befestigungsbolzen\*

**Version**

- T1 - with locking bolts UNC
- T3 - without locking bolts\*

Standard: Anforderungsstufe III

Standard: Quality class III

**A - D x xx A / KG - x**

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen  
 Please replace „x“ with appropriate option

\* auf Anfrage  
 \* on request

D-Sub /  
 D-Sub Hauben /  
 Centronics

Multiflex -  
 DIN 41651

Modular

USB  
 IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker  
 Einbaubuchsen

DIN 41612  
 DIN 41617  
 Hard Metric

MiniDIN

Sirflisten  
 Buchsenleisten  
 Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten  
 Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-  
 Miniature