


3-polige Ausführung
3 poles variant

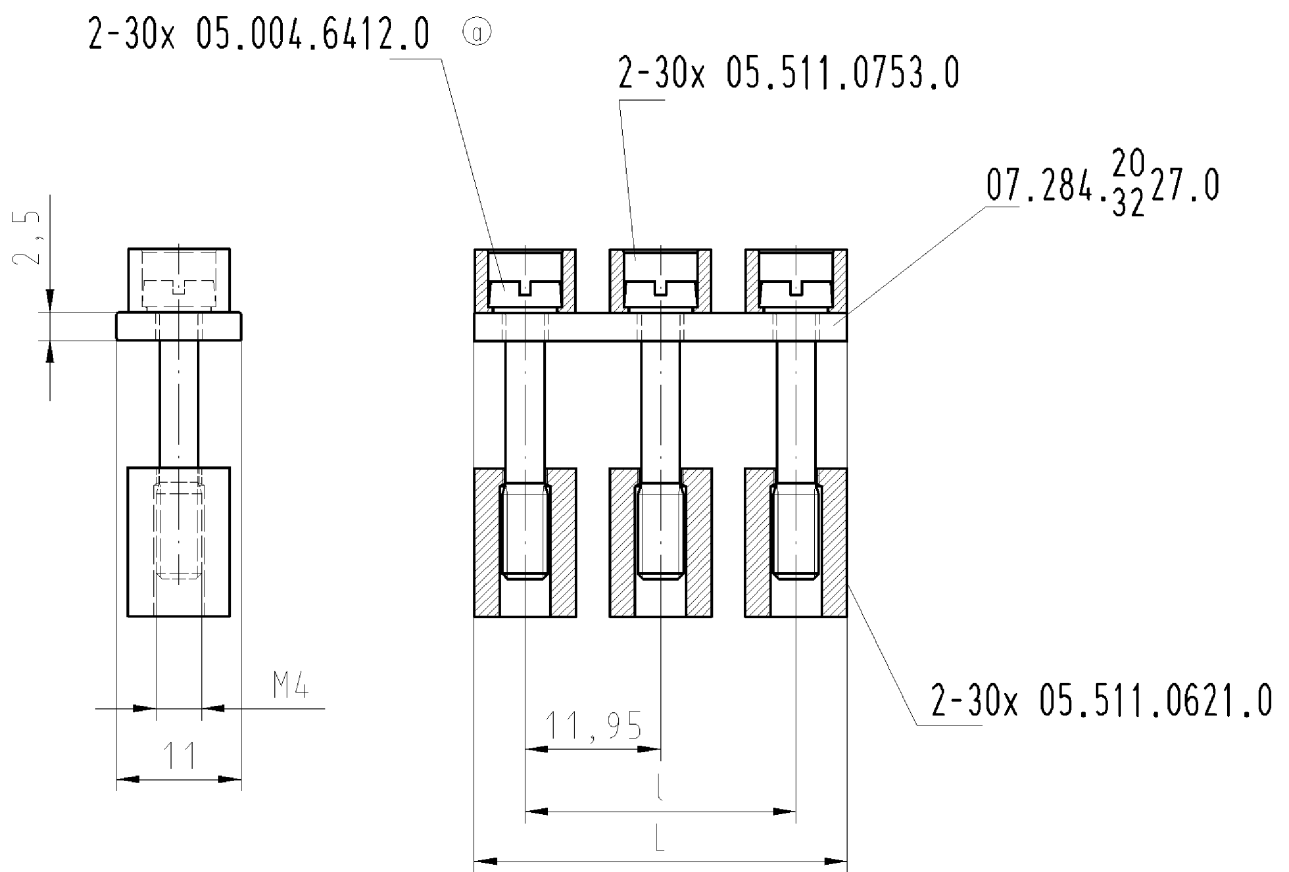

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

□ Ausschließlich Prüfmaße

Mit $\varnothing$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.284.20MM.0	30	355,55	346,55	IVB WKN 16 M-30
Z7.284.22MM.0	2	20,95	11,95	IVB WKN 16-2
Z7.284.23MM.0	3	32,9	23,9	IVB WKN 16-3
Z7.284.24MM.0	4	44,85	35,85	IVB WKN 16-4
Z7.284.25MM.0	5	56,8	47,8	IVB WKN 16-5
Z7.284.26MM.0	6	68,75	59,75	IVB WKN 16-6
Z7.284.27MM.0	7	80,7	71,7	IVB WKN 16-7
Z7.284.28MM.0	8	92,65	83,65	IVB WKN 16-8
Z7.284.29MM.0	9	104,6	95,6	IVB WKN 16-9
Z7.284.30MM.0	10	116,55	107,55	IVB WKN 16-10
Z7.284.31MM.0	11	128,5	119,5	IVB WKN 16-11
Z7.284.32MM.0	12	140,45	131,45	IVB WKN 16-12

MM

27

97

Katalogteil
catalogue part

spezielle Verpackung
special packing

Freitoleranz nach DIN

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen

1.Verwendung: -

Bl.: 1 von 1

	/	Maßstab		2002	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
	/			Entworfen	06.03.	Treschan			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-			
	/							Ersatz für: -	
	/								
a	03.11.2003/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									



wieland

Elektrische
Verbindungen

Typ
IVB

WKN 16-x

Benennung

VERBINDUNGSSTEG

jumper bar

Z72842027001K_4 CADW20 Bauer 03.11.2003 12:3602 1000