



4-polige Ausführung
4 poles variant

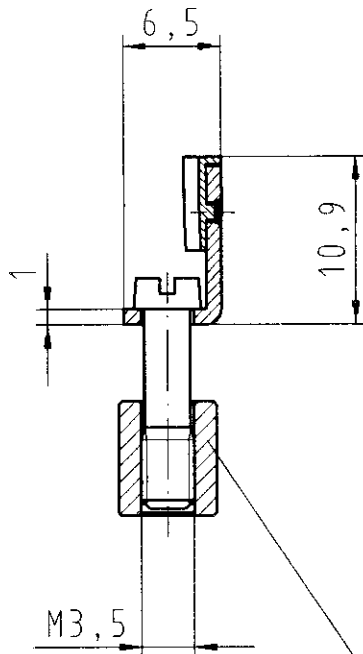

2-12x 05.509.4221.0

07.282.22²²27.0

05.576.72⁷²53.0

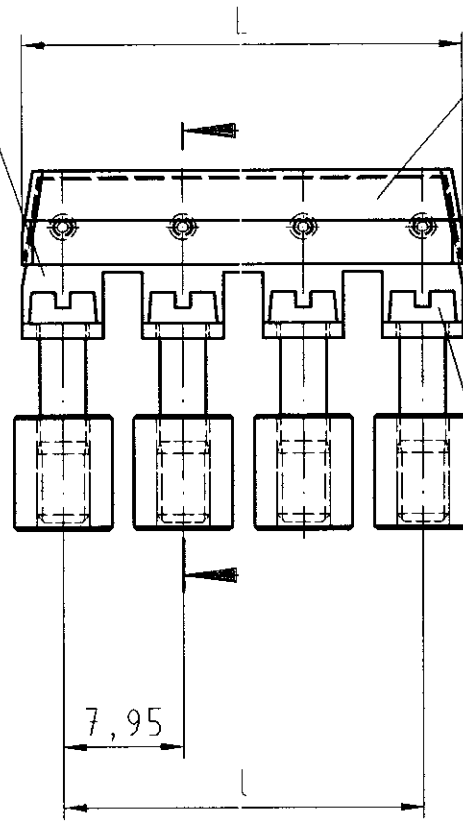

2-12x 05.003.2012.0

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich Prüflänge
○ Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	
	/	/		Entworfen	07.03.	Treschan	Z7.282.2227.0 01K	
	/			Geprüft	-	D. D. T		
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für	
 wieland Elektrische Verbindungen			Typ: IVB WK 6		Benennung VERBINDUNGSSTEG jumper bar			
Buchstabe		Datum / Blatt		Änderung				

Z72822227001 CAD/M28 treschan 07.03.2002 14:19:33 1.000