



# TOOLCRAFT

D

## KABELBINDER-ZANGE

- Kabelbinderbreite 2,4 bis 4,8 mm
- Spannkraft einstellbar
- Eine große Hilfe beim Verbinden von Kabelsträngen oder Teilen an unzugänglichen Stellen. Abbinden und Schneiden von Kabelbindern mit Bandbreite bis zu 4,8 mm.

### Technische Daten:

Spannkraft von:  
min. 2,5 - max 14 kg

**Packungsinhalt:**  
Kabelbinder-Zange

GB

## CABLE TIE PLIERS

- Cable tie width 2.4 to 4.8 mm
- clamping force adjustable
- A great help for binding wire harnesses or other parts in inaccessible places. Tying off and cutting cable ties with widths up to 4.8 mm.

### Technical Data:

Clamping force:  
min. 2.5 - max. 14 kg

**Package content:**  
Cable tie pliers

F

## PINCE POUR LIGATURES DE CÂBLES

- Largeur ligature de 2,4 à 4,8 mm
- Effort de tension réglable
- Une aide inestimable pour le raccordement de câbles, même en des endroits difficilement accessibles. Détachez et coupez des ligatures de câbles d'une largeur pouvant aller jusqu'à 4,8mm.

### Données Techniques:

Effort de tension:  
2,5 kg min. - 14 kg max.

**Contenu de paquet:**  
Pince pour ligatures de câbles

NL

## KABELBUNDELTANG

- Kabelbundelbreite 2,4 tot 4,8 mm
- spankracht instelbaar
- Een handige hulp bij het bundelen van kabel/snoer-strengen of bedrading op moeilijk toegankelijke plaatsen. Abbinden en knippen van kabelbinders met een bundelbandbreedte tot 4,8 mm.

### Technische Gegevens:

Spankracht van: minimaal  
2,5 tot maximaal 14 kg


**Pakketinhoud:**  
Kabelbundeltang

NR. 82 09 42

### TOOLCRAFT

Conrad Electronic SE  
92240 Hirschau

02070801

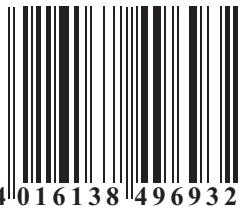

97000354

TOOLCRAFT



NR. 82 09 42

KABELBUNDELTANG  
PINCE POUR LIGATURES DE CÂBLES  
CABLE TIE PLIERS

- Spannkraft einstellbar
- Kabelbinderbreite 2,4 bis 4,8 mm

KABELBUNDELTANG  
PINCE POUR LIGATURES DE CÂBLES  
CABLE TIE PLIERS

**KABELBINDER-ZANGE**



**TOOLCRAFT**

