

**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

<b>Art.-Nr.</b> <i>Part No.</i>	<b>Typ</b> <i>Type</i>
<b>30155</b>	<b>SECURA No. 15</b>
<b>Bezeichnung</b> <i>Description</i>	
<b>Kabelentmantler</b> <b>Cable Stripper</b>	

Abbildung  
Image



**Anwendung**  
*Usage*

Abmanteln von Rundkabel, Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern. Längsschnitt.  
Stripping of sheathing round cable, stripping of flexible and solid conductors. Longitudinal cut.

**Anwendungsbereich**  
*Capacity*

Rundkabel | Round cable  $\emptyset$  8-13 mm | 5/16" - 1/2" | .315" - .512"  
Leiter | Conductor 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 4.0 mm<sup>2</sup> | AWG 24, 22, 18, 16, 14, 12


**Kabeltypen**  
*Cable types*

Alle gängigen Rundkabel einschl. NYM 3x1,5 bis 5x2,5mm<sup>2</sup>  
All standard round cables incl. NYM 3x1,5 bis 5x2,5mm<sup>2</sup>

**Material**

Gehäuse: Polyamid (PA)  
Alle Klingen: Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet (Abmantel-, Abisolier-, Längsschnitt- und Cuttermesser)  
Taschenclip: Polyamid (PA)  
Body: polyamide (PA)  
All blades: special steel, hardened and tempered, Titan-Nitride coated (blades for round cut, wire stripping, longitudinal cut, cutter blade).  
Pocket clip: polyamide (PA)

**Abmessungen + Gewicht**  
*Dimensions + weight*

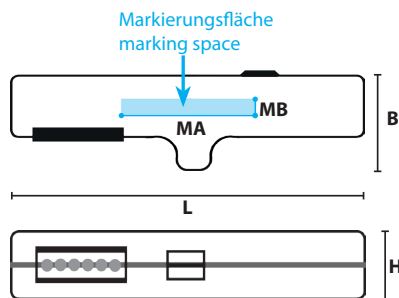

L	124 mm   4.882"
B	37,1 mm   1.461"
H	25 mm   .984"
MA	41 mm   1.614"
MB	7 mm   .276"

$\Delta$  41,7 g | 1.47 oz

**Ursprungsland**  
*Country of Origin*

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**  
*Customs Tariff Number*

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391301559



**Prüfzeichen**  
*Approvals*



**Warnhinweis**  
*Warning*

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.

**JOKARI-Krampe GmbH**

Abisolierwerkzeuge  
An der Vogelrute 34  
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 1289

Fax +49 2599 7151

info@jokari.de | www.jokari.de