

**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

<b>Art.-Nr.</b> <i>Part No.</i> <b>40055</b>	<b>Typ</b> <i>Type</i> <b>SWS-PLUS 025</b>
<b>Bezeichnung</b> <i>Description</i> <b>Mikro-Präzisionsabisolierer</b> <b>Micro-Precision Wire Strippers</b>	

*Abbildung*  
*Image*



**Anwendung**  
*Usage*

Abisolieren von feinen Leitern  
Stripping of fine wires

**Anwendungsbereich**  
*Capacity*

mm Ø 0,25 | AWG 30


**Kabeltypen**  
*Cable types*

Telekommunikations- und Elektronikdrähte mit PVC-, Teflon-, Kynar-, Tefzel-, Mylar-Isolierungen u. ä.  
Telecommunication and electronic wires with PVC-, Teflon-, Kynar-, Tefzel-, Mylar-insulation and similar

**Material**

Gehäuse: Polyamid (PA)  
Klinge: Spezialstahl, gehärtet  
Body: Polyamide (PA)  
Blade: special steel, hardened and tempered

**Abmessungen + Gewicht**  
*Dimensions + weight*

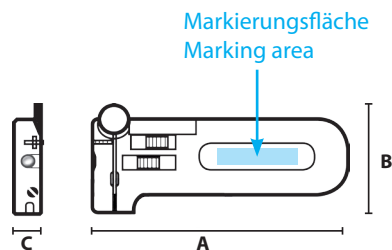

A	102 mm   4.016"
B	42 mm   1.654"
C	14 mm   .551"
MA	34 mm   1.339"
MB	6,5 mm   .256"
⚖	34,5 g   1.22 oz

**Ursprungsland**  
*Country of Origin*

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**  
*Customs Tariff Number*

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391400559



**Prüfzeichen**  
*Approvals*



**Warnhinweis**  
*Warning*

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.